




Verteilmodul für Massepotential

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

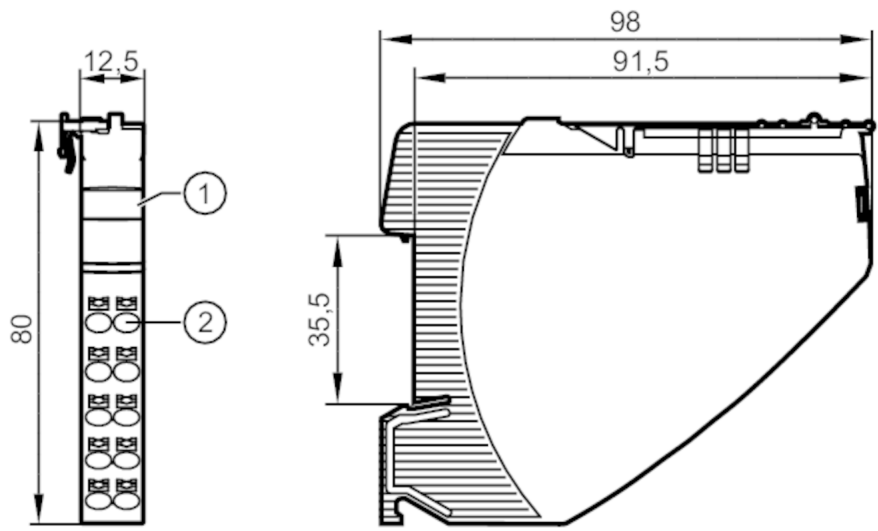

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Push-In Klemme 24 V DC



Einsatzbereich		
Ausführung	Potentialmodul GND (10 x 2,5 mm²)	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Nennspannung DC	[V]	24
Schutzklasse		III
Max. Belastungsstrom	[A]	20
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-3	Störemission
	EN 61000-6-2	Störfestigkeit
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	62,5
Montageart		Tragschienenmontage
Montagehinweis		Module anreihbar
Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Verteilmodul für Massepotential

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:

Anschluss

