


DF3200



Verteilmodul für Versorgungsspannung

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

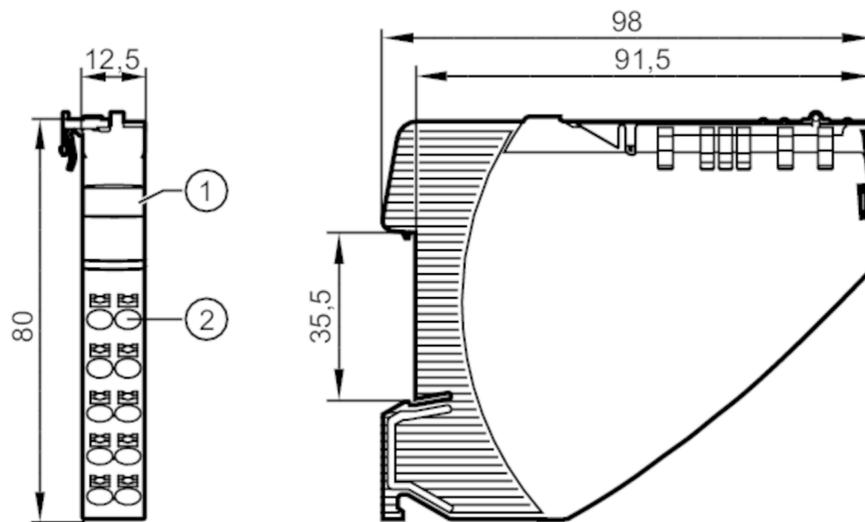

- 1 Beschriftungsfeld
2 Push-In Klemme 24 V DC



Einsatzbereich

Ausführung Potentialmodul 2 x 5 x 2,5 mm²

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	18...30 DC
Nennspannung DC [V]	24
Schutzklasse	III
Max. Belastungsstrom [A]	20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Lagertemperatur [°C]	-40...70
Schutzart	IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-3	Störemission
	EN 61000-6-2	Störfestigkeit

Mechanische Daten

Gewicht [g]	64,8
Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	Module anreihbar
Abmessungen [mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3200



Verteilmodul für Versorgungsspannung

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:

Anschluss

