


# E3M120



## Verbindungskabel

MCI CONNECTION CABLE 0.25M

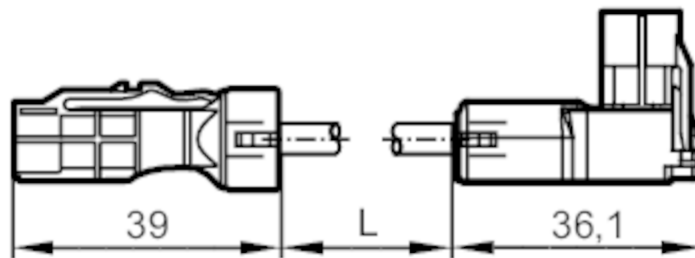

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Schleppketteneignung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 50 AC / < 75 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...105

Schutzart

IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g]

37,8

Schleppketteneignung

ja

Schleppketteneignung

Biegeradius bei fester Verlegung

≥ 40 mm

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,25 m, TPU, schwarz