


# E3M124



## Verbindungskabel

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

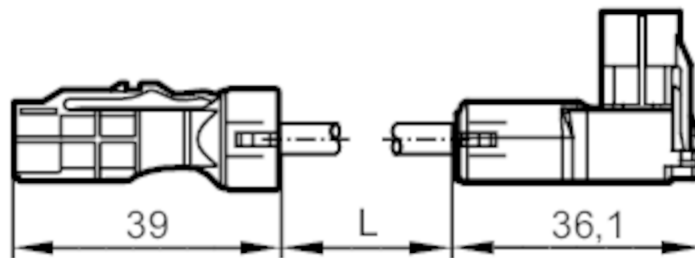

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 75 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...105
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	89,75
Schleppketteneignung	ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 40 mm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 2 m, TPU, schwarz	