


# E3M131



## Anschlusskabel mit Buchse

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

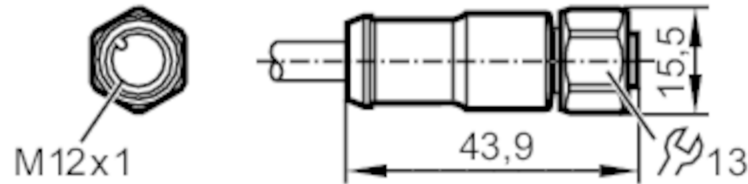

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 50 AC / < 75 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 133,8

Abmessungen [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss

Schleppketteneignung ja

Schleppketteneignung Biegeradius bei fester Verlegung  $\geq 30$  mm

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, schwarz,  $\varnothing$  6 mm; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet

# E3M131



## Anschlusskabel mit Buchse

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

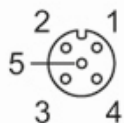

### Anschluss

