


E3R101



Verbindungskabel

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M

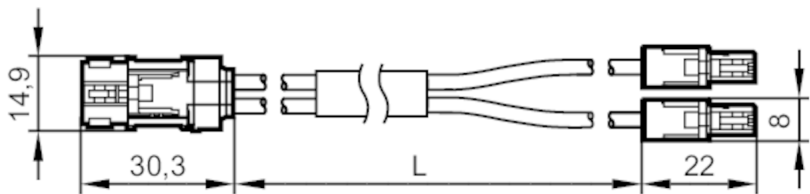

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Dämpfung	[dB/m]	1,6
Innenwiderstand (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 54
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	88,307
Minimaler Biegeradius	[mm]	16,5; (einfach; 15 x 3,3 mm min. 10 x Kabeldurchmesser)
Werkstoffe		Gehäuse: : PBT-GF20
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - 2D/3D-Kamera		
Steckverbindung: 1 x HFM-Dual, gerade		
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 1 m, schwarz, Ø 3,3 mm		
Elektrischer Anschluss - Video Processing Unit		
Steckverbindung: 2 x HFM-Single, gerade		