

E10406




Einbaustecker

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11293

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

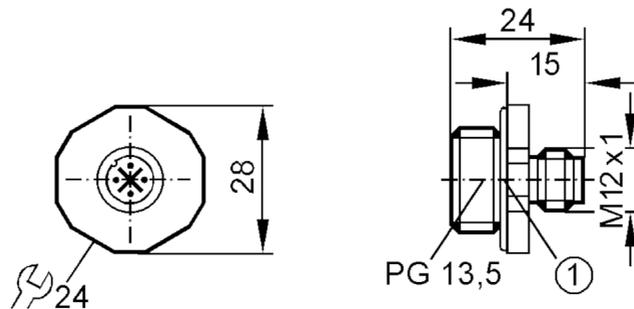

1 O-Ring

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Einbaugewinde PG 13.5

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10406



Einbaustecker

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß