

# E10410



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0010G04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Abgeschirmte Leitung

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 50 AC / < 60 DC

Schutzklasse III

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10410



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH040MSS0010G04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm;  
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt

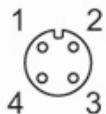

### Anschluss

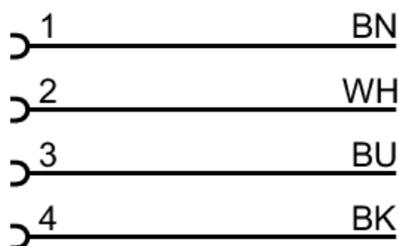

Adernfarben :  
BN = braun  
BK = schwarz  
BU = blau  
WH = weiß