




Einbaustecker

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

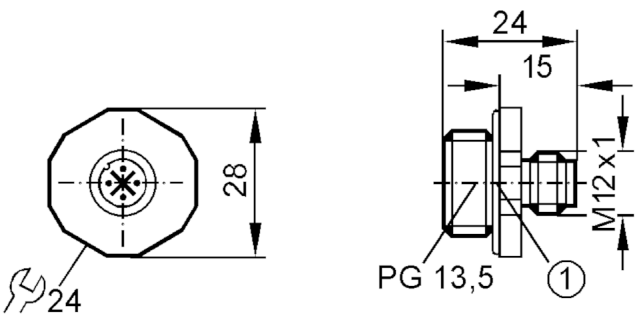

1 O-Ring

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 55 DC
------------------	-----	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Einbaugewinde		PG 13.5
---------------	--	---------

Werkstoffe		Messing vernickelt
------------	--	--------------------

Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt
-----------------------	--	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



E10436



Einbaustecker

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Anschluss

1 BK

4 WH

BK = Adernfarben :
WH = schwarz
weiß