


E10437



Y-Verteiler

ZDO2H040MSS0005H05

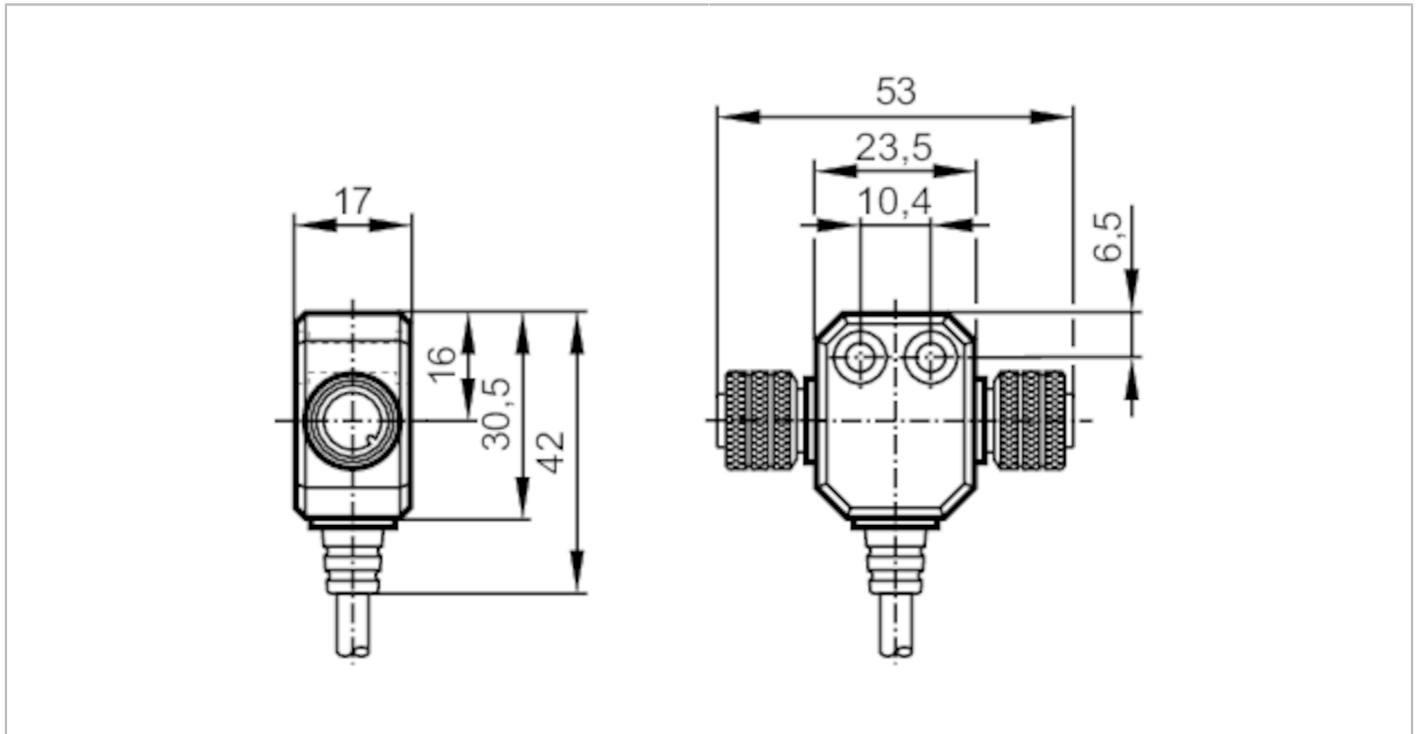

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	10...55 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	160,7
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2
Ausführung Steckverbinder	M12
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E10437



Y-Verteiler

ZDO2H040MSS0005H05

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

<u>BN</u>	<u>1 (1...2)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...2)</u>	<u>C</u>
<u>BK</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß