


E10452



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0015E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

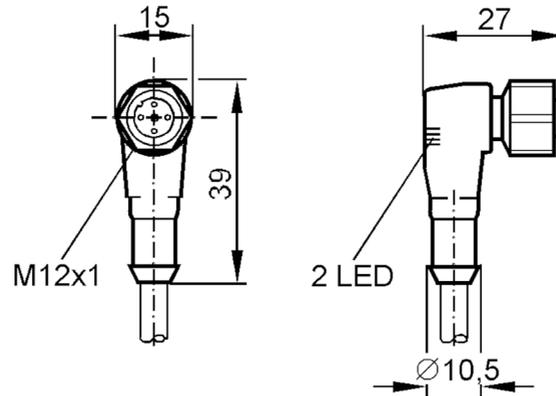

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU transparent

Werkstoff Griffkörper TPU, transparent

Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10452



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0015E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

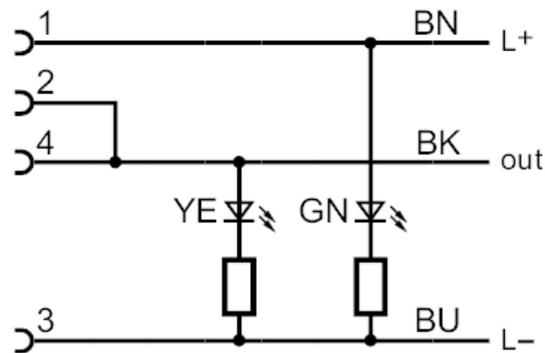

BK = Adernfarben :
schwarz
BN = braun
BU = blau