


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC003

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

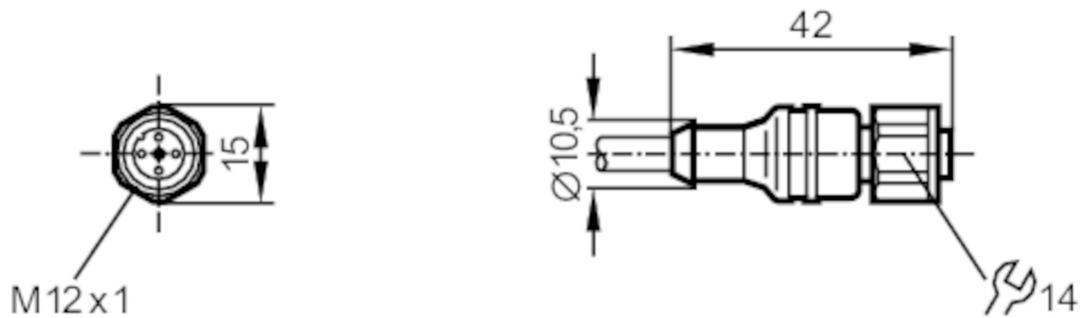

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 42

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10469



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0010A03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Anschluss



BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
BK = blau