




Verbindungskabel

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC041
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

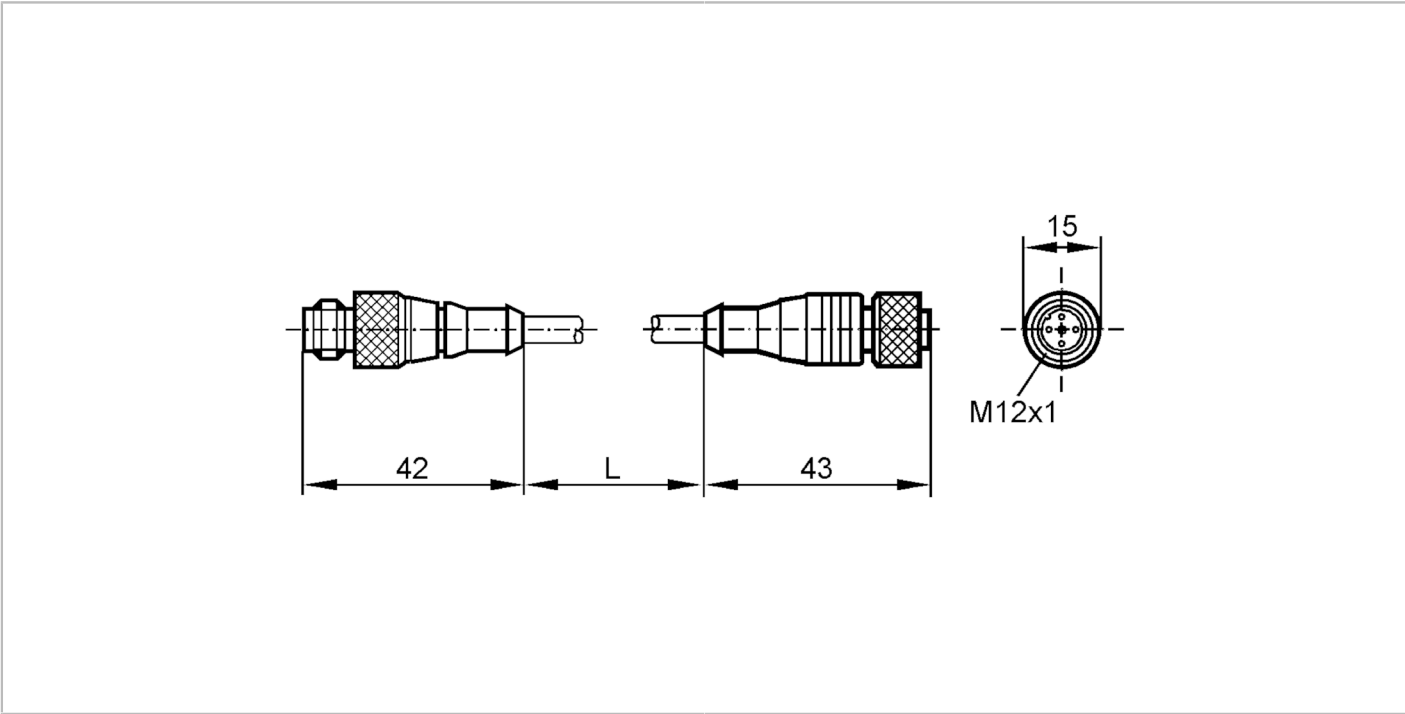

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten


Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

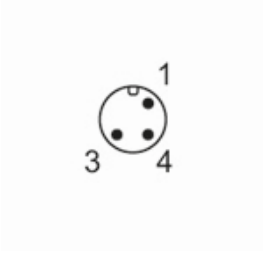




Verbindungskabel

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

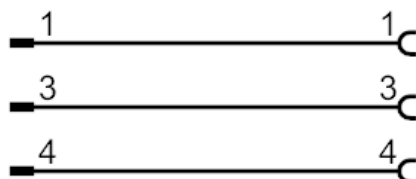

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

