




## Einbaustecker

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

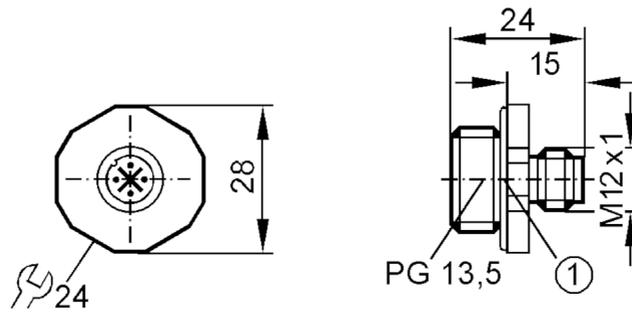

1 O-Ring

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 55 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Einbaugewinde PG 13.5

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



 
# E10472



## Einbaustecker

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

### Anschluss



BN = Adernfarben :  
braun  
BU = blau