




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS07,5E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

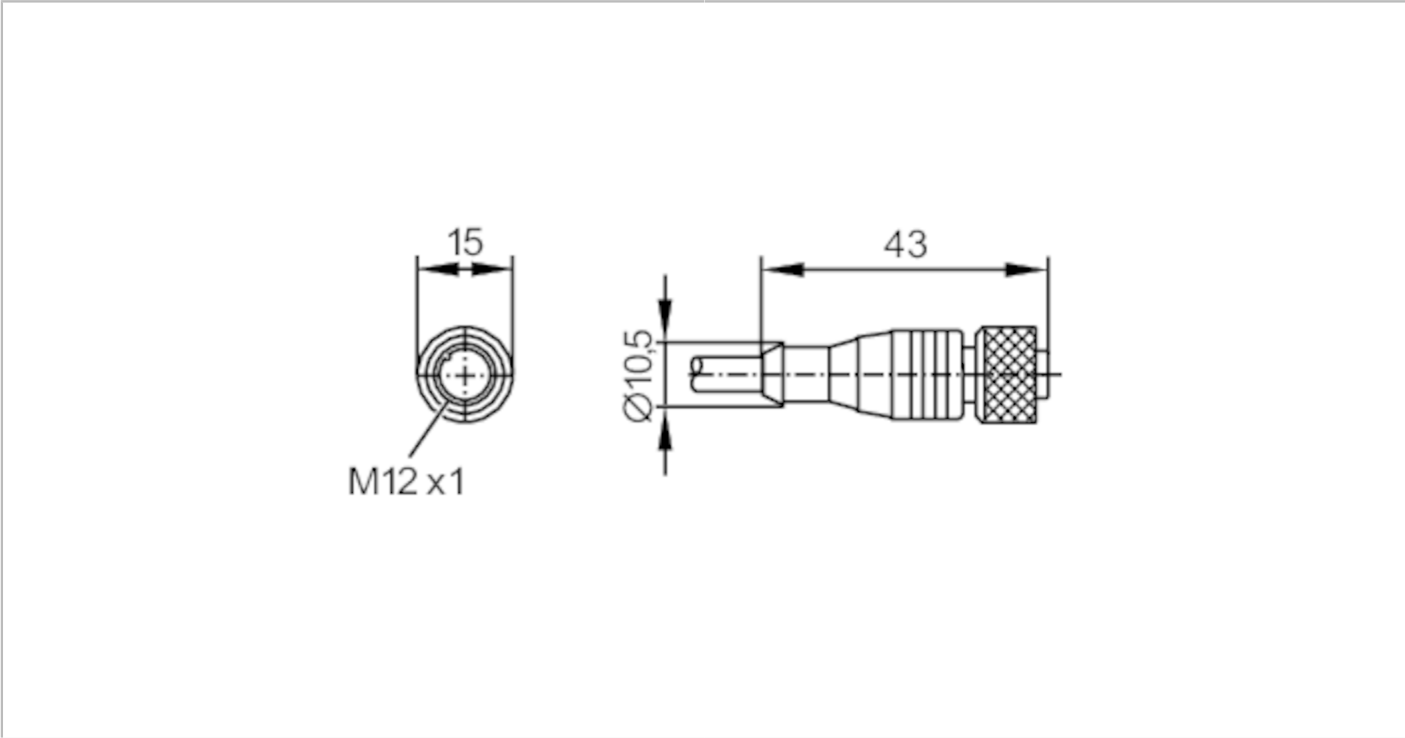

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)
--

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




E10535



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS07,5E04

Anschluss

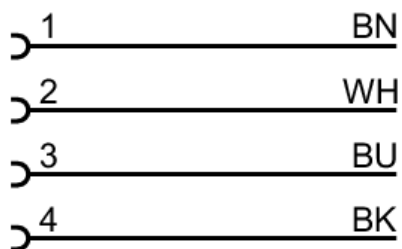

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau
WH =		weiß