




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

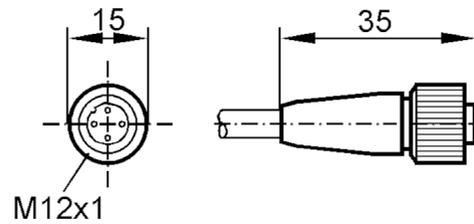

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...70

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 35

Werkstoffe PA 6.6

Werkstoff Griffkörper PA 6.6

Werkstoff Überwurfmutter POM

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, gelb, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: POM



E10558



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0010E03

Anschluss



BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
 blau