E10562

Verbindungskabel


VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10633

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

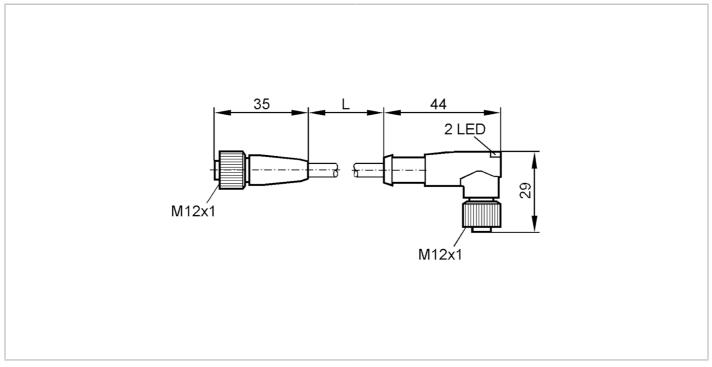

Elektrische Daten				
Betriebsspannung	[V]		1030 DC	
Ausgänge				
Elektrische Ausführung			PNP	
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	[°C]		-2070	
Schutzart			IP 67	
Mechanische Daten				
Werkstoffe		PA 6.6		
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6		
Werkstoff Überwurfmutter		Aluminium, schwarz eloxiert		
Anzeigen / Bedienelemente				
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb	
		Betrieb	1 x LED, grün	
Bemerkungen				
Verpackungseinheit		1 Stück		

E10562

Verbindungskabel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS



Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium, schwarz eloxiert



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PVC, orange; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm²

Anschluss

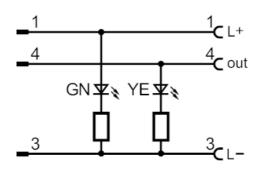

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium, schwarz eloxiert

