


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0025E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

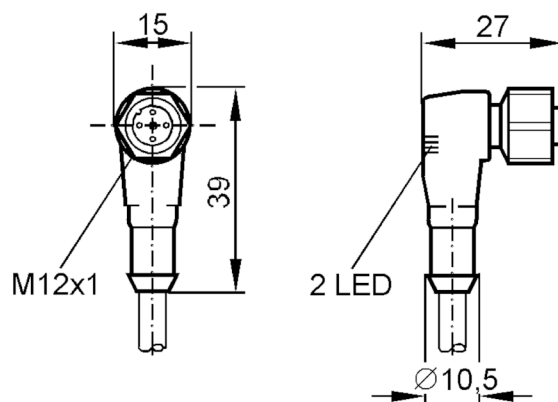

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU transparent
------------	-----------------

Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent
-----------------------	------------------

Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
--------------------------	---------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAH042VAS0025E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L);
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

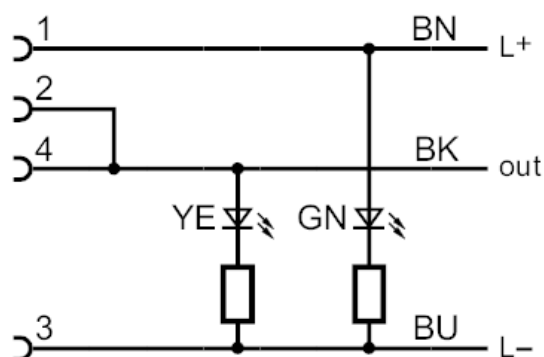

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau