

E10615



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032ZDS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	17 x 10 x 26
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10615



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032ZDS0005A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss



Anschluss

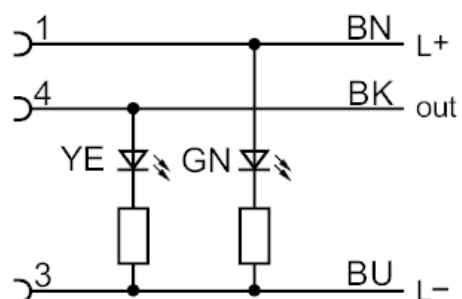

BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau