


Konfektionierbare Buchse

SDOAF030ZDSFKPK

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

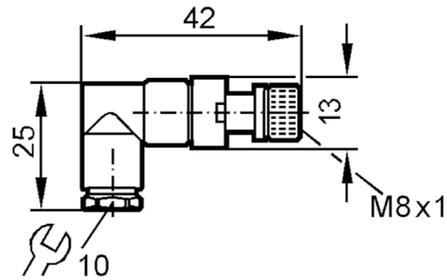

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten


Abmessungen	[mm]	25 x 13 x 42
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		ZnAl / Ni

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: ZnAl / Ni



E10619



Konfektionierbare Buchse

SDOAF030ZDSFKPK

Anschluss

