




Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11512

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

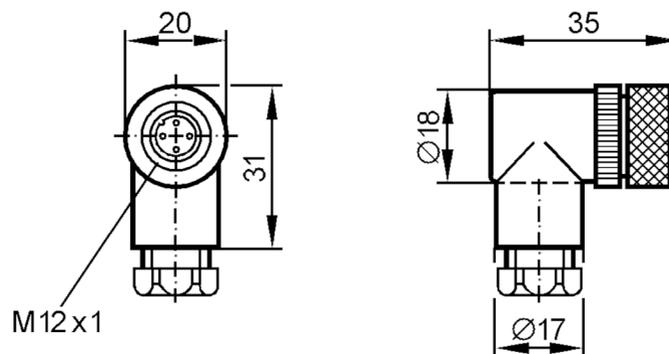

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 50 AC/DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	35 x 20 x 31
-------------	------	--------------

Werkstoffe		PA
------------	--	----

Werkstoff Griffkörper		PA
-----------------------	--	----

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10622



Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

