


E10628



Verbindungskabel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

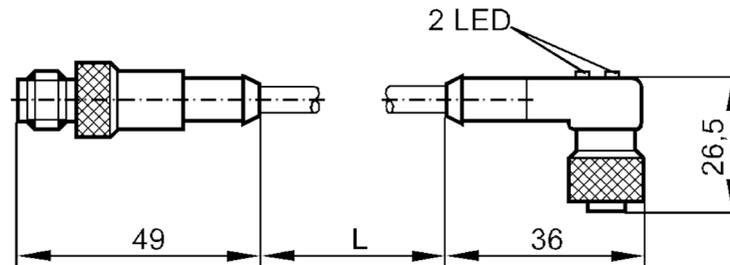

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



E10628




Verbindungskabel

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Anschluss

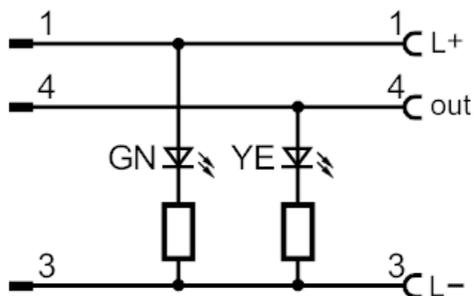

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt

