




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ALS0010F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

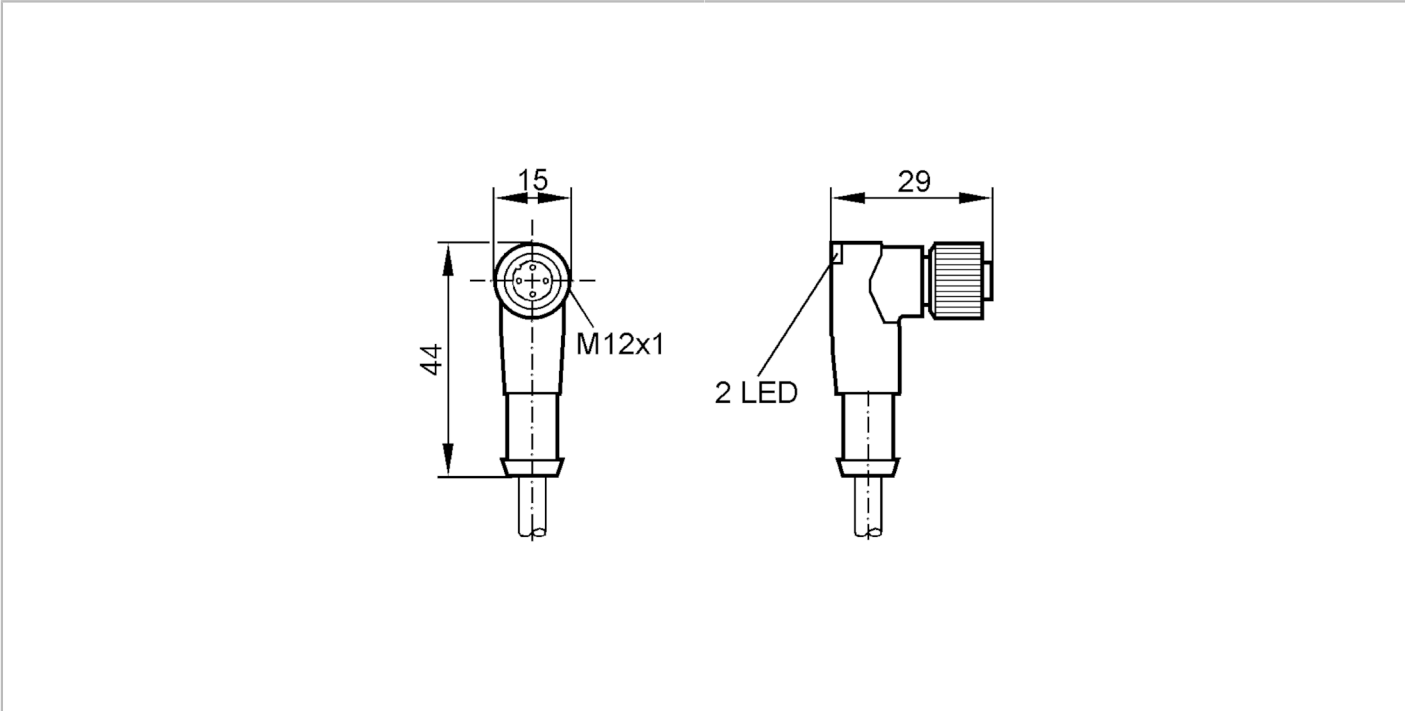

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	29 x 15 x 44
Werkstoffe		PA 6.6
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter		Aluminium
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10635



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ALS0010F03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Aluminium



Anschluss



BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau