

E10644




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC002

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

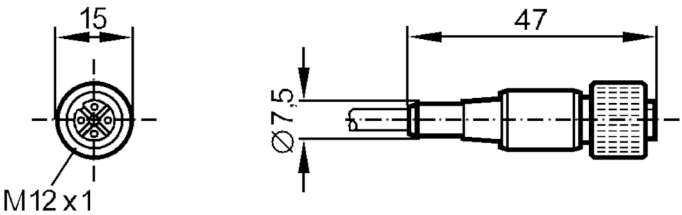

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10644



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0005A03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss



BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
BK = blau