

# E10686




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005B04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC002

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

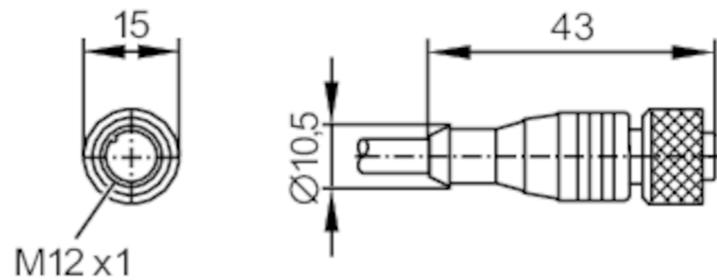

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10686



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005B04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, orange; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

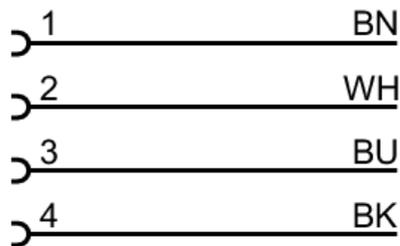

BK = Adernfarben :  
schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß