


Konfektionierbarer Stecker

SSTA050MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11507

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

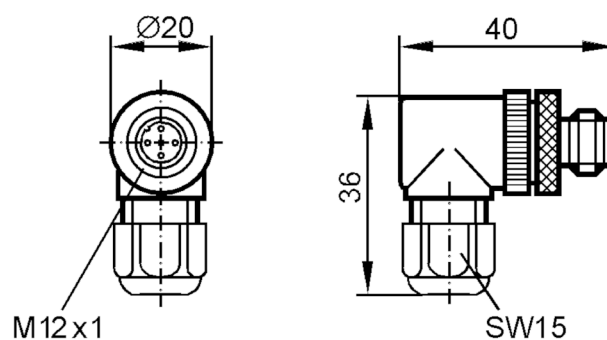

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	40 x 20 x 36
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PA
------------	----

Werkstoff Griffkörper	PA
-----------------------	----

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
--------------------------	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10715



Konfektionierbarer Stecker


SSTA050MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen:

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt

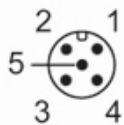

Anschluss

