


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

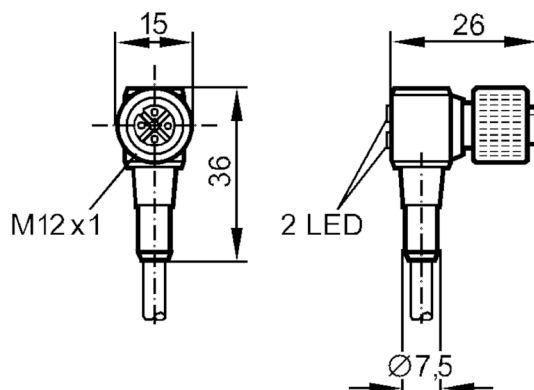

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 68
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	36 x 15 x 26
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PUR
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	PUR
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	1.4305 (Edelstahl / 303)
--------------------------	--------------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0010A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss

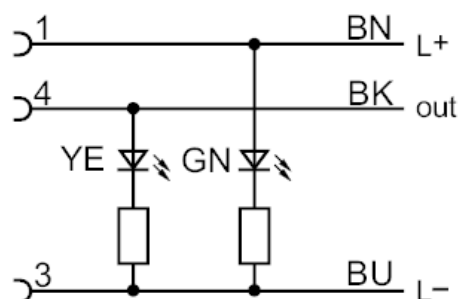

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau