


# E10745



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0020E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

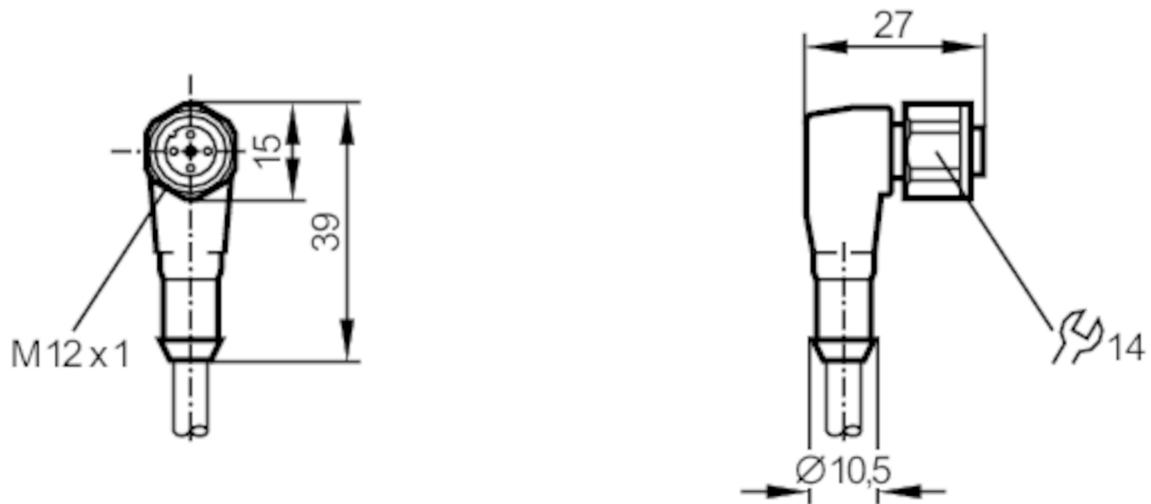

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe PVC

Werkstoff Griffkörper PVC

Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10745



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040VAS0020E04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet



### Anschluss



Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau  
WH = weiß