
E10750

Bedämpfungsmagnet



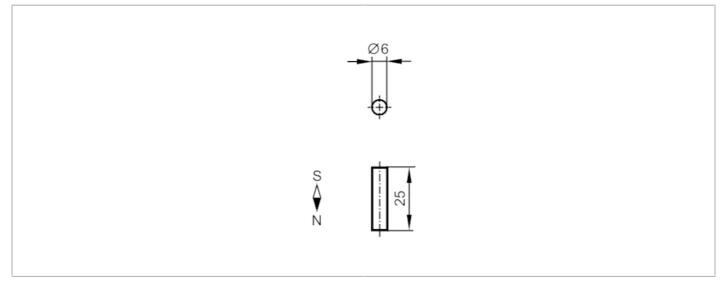



Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-100500
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	6,9
Abmessungen	[mm]	Ø 6 / L = 25
Werkstoffe		AlNiCo
Magnetfeldstärke	[mT]	110
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück