


## Konfektionierbare Buchse

SDOAH040MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

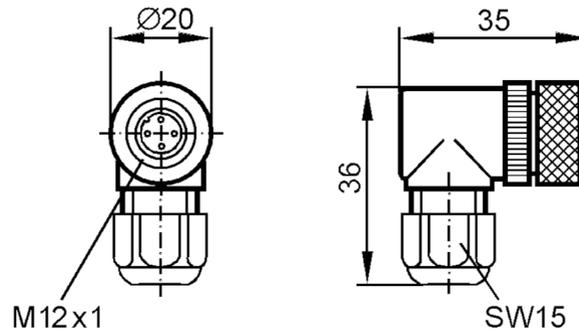

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

## Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	36 x 20 x 35
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

## Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelverschraubung: PG 7

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt



# E10790



## Konfektionierbare Buchse

SDOAH040MSSFKPG

### Anschluss

