

E10805




Konfektionierbare Buchse

SDOAJ040PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10013

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

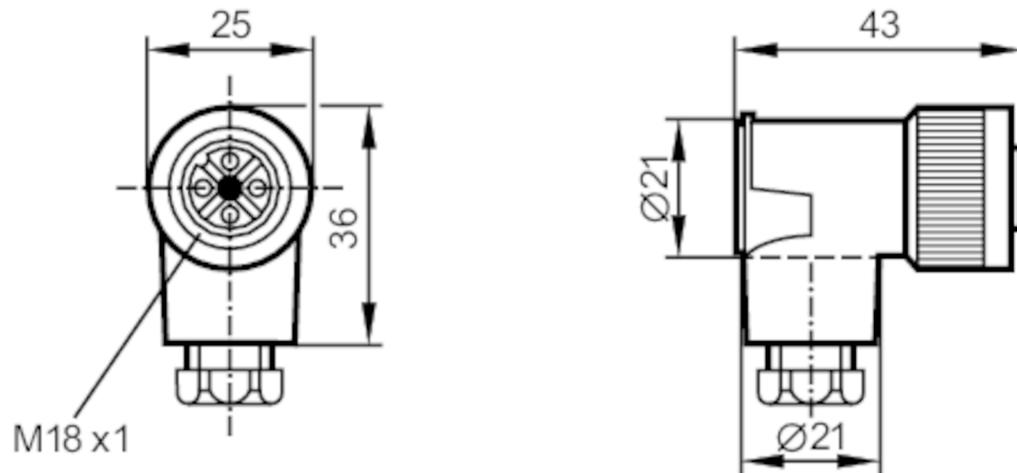

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...85

Schutzart

IP 65

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

43 x 25 x 36

Werkstoffe

PBT

Werkstoff Griffkörper

PBT

Werkstoff Überwurfmutter

ULTRAMID

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E10805



Konfektionierbare Buchse

SDOAJ040PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 9

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M18, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: ULTRAMID; Kontakte: vergoldet



Anschluss

