




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0020A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

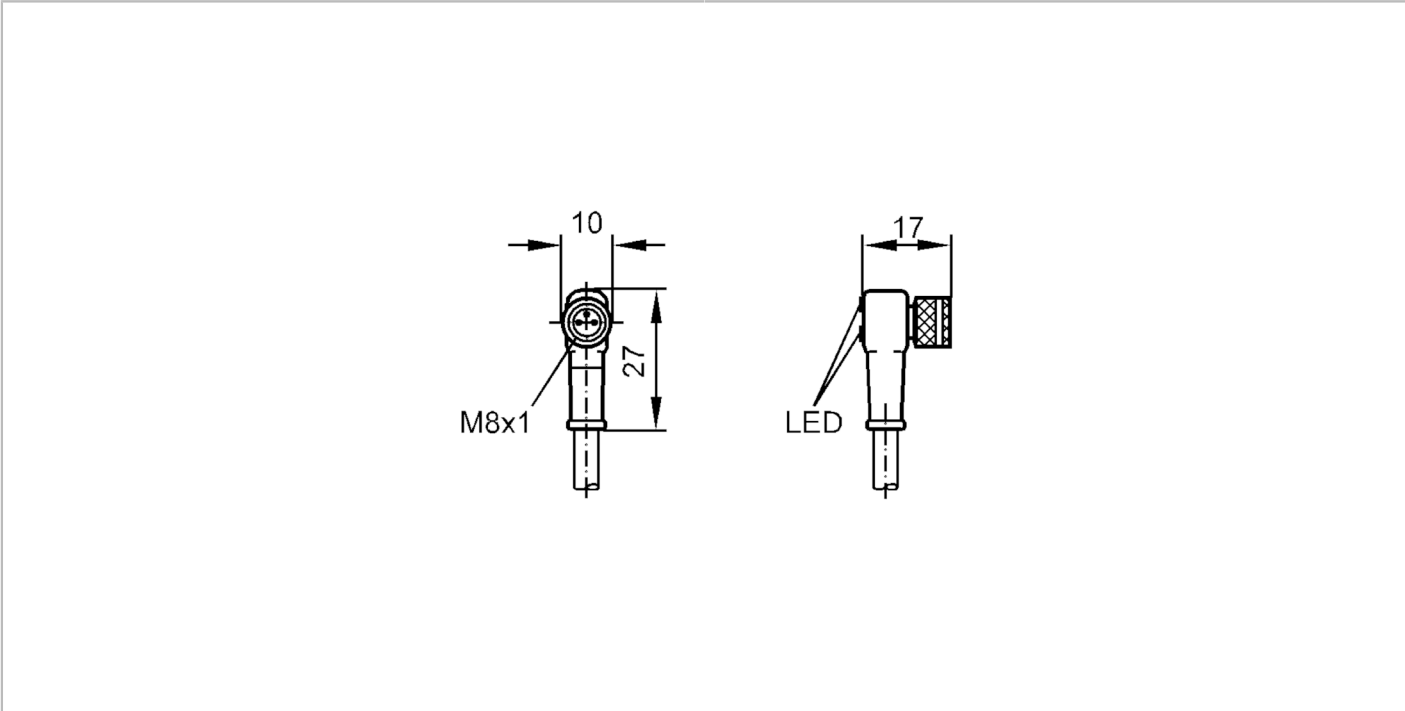

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10814



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0020A03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau