


E10818



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB041MSS00,6A03STA030VAS

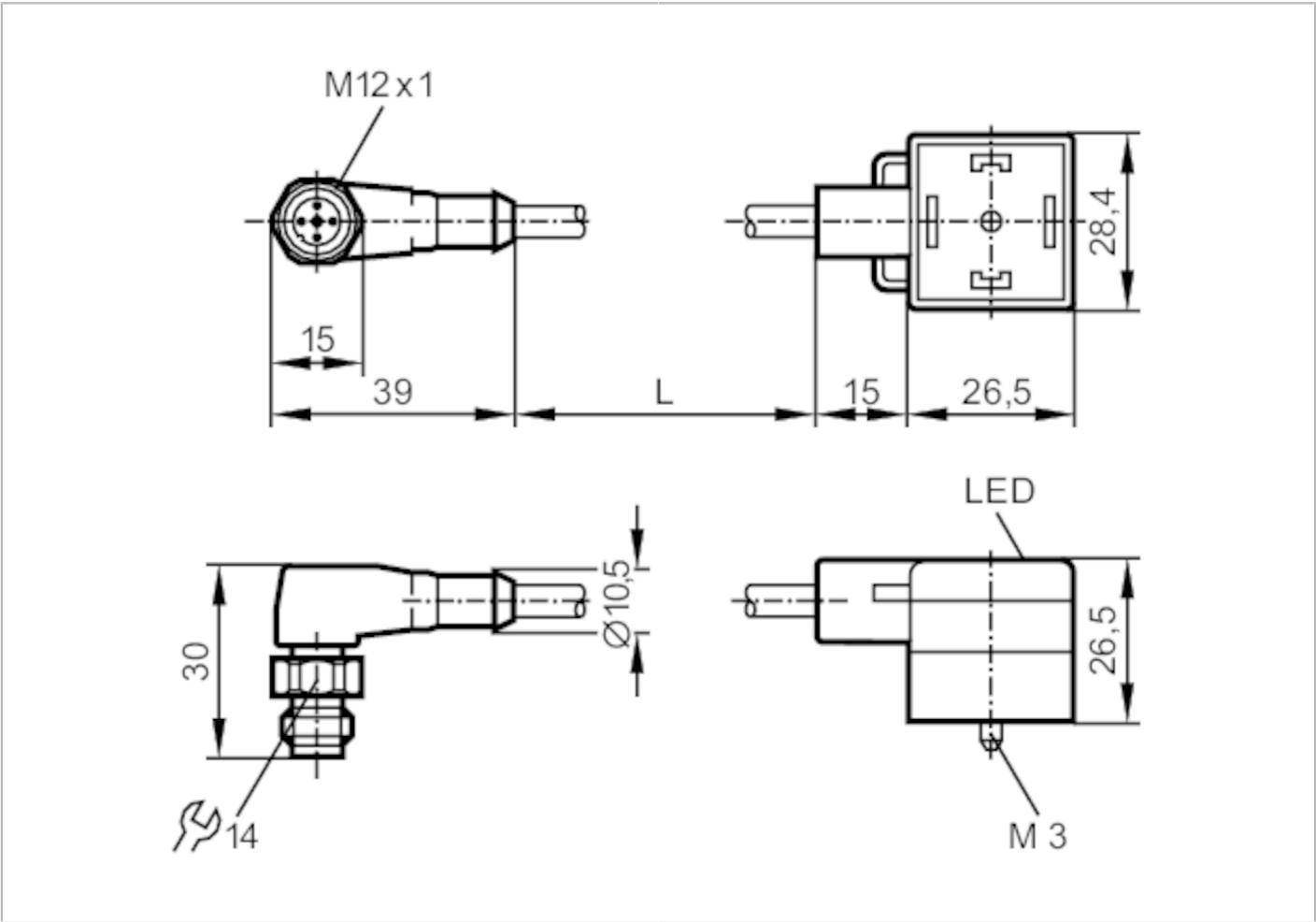

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	76
Abmessungen	[mm]	30 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

 
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anschluss

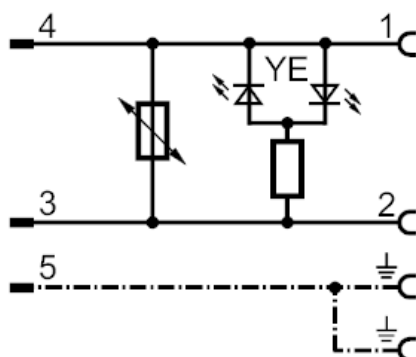

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

