

Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005F04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

| | | |
|------------------|-----|---------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|------------------|-----|---------------------|

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart | | IP 67 |

Mechanische Daten

| | | |
|--------------------------|------|---------------------|
| Abmessungen | [mm] | 15 x 15 x 43 |
| Werkstoffe | | TPU |
| Werkstoff Griffkörper | | TPU |
| Werkstoff Überwurfmutter | | Messing, vernickelt |

Bemerkungen

| | | |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




E10829



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005F04

Anschluss

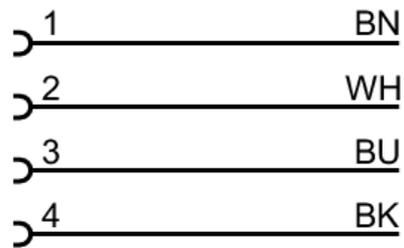

| | |
|------|--------------|
| | Aderfarben : |
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| WH = | weiß |