

E10830




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030MSS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11490

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

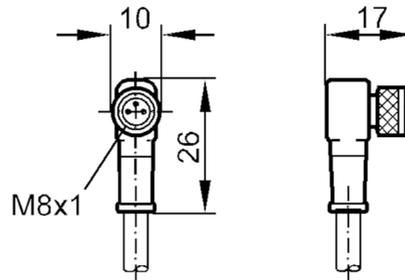

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	17 x 10 x 26
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



E10830



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030MSS0005A03

Anschluss



Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau