


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC040--N00,6E02STAHO20VAN

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

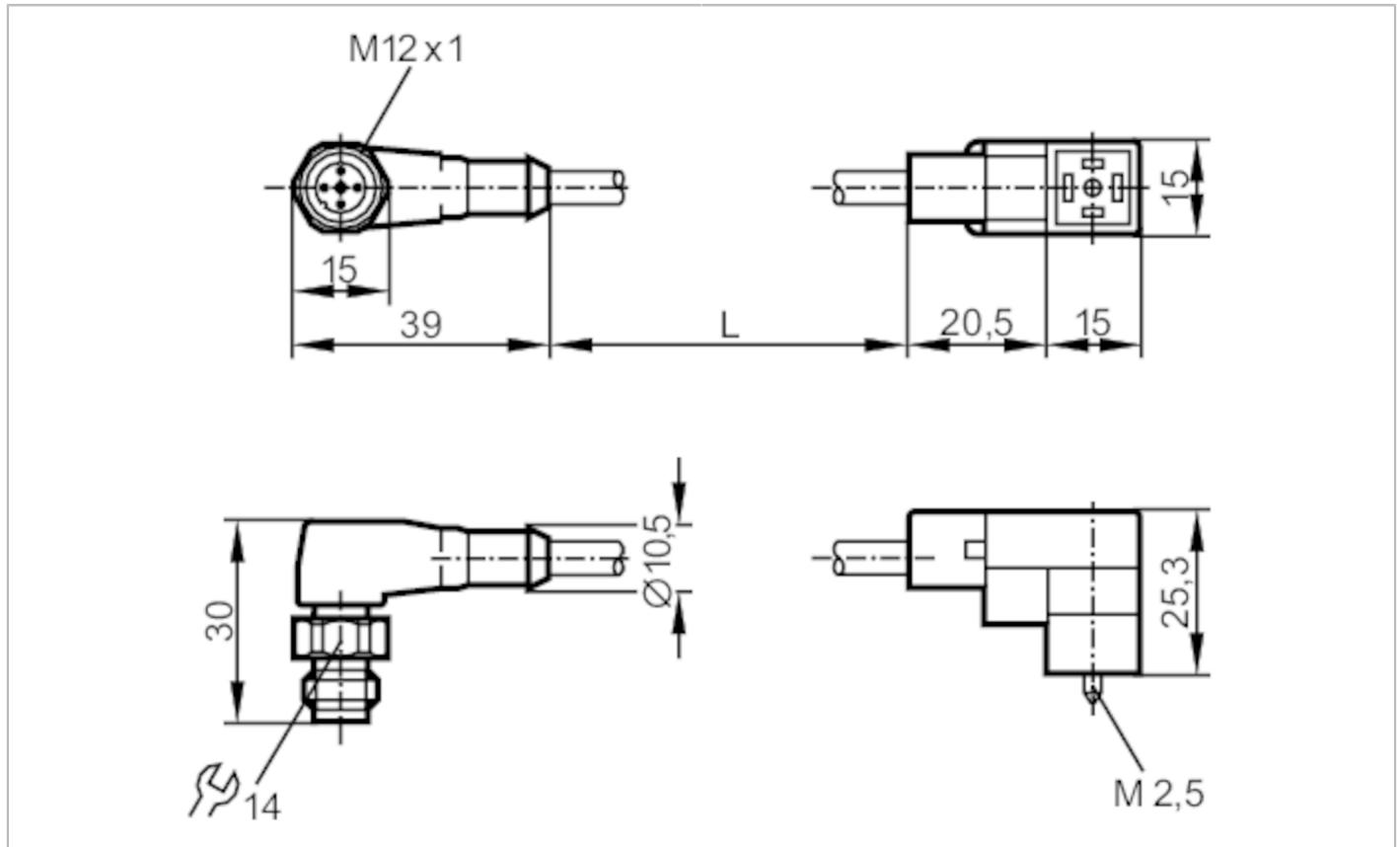

Einsatzbereich	
Applikation	NAMUR
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 15 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Abmessungen [mm]	30 x 15 x 39
Werkstoffe	TPU; PUR
Werkstoff Griffkörper	TPU / PUR
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E10847




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

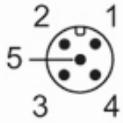

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blau, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

 Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU / PUR; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

