


Anschlusskabel mit Stecker

ASTAH050VAN00,6A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

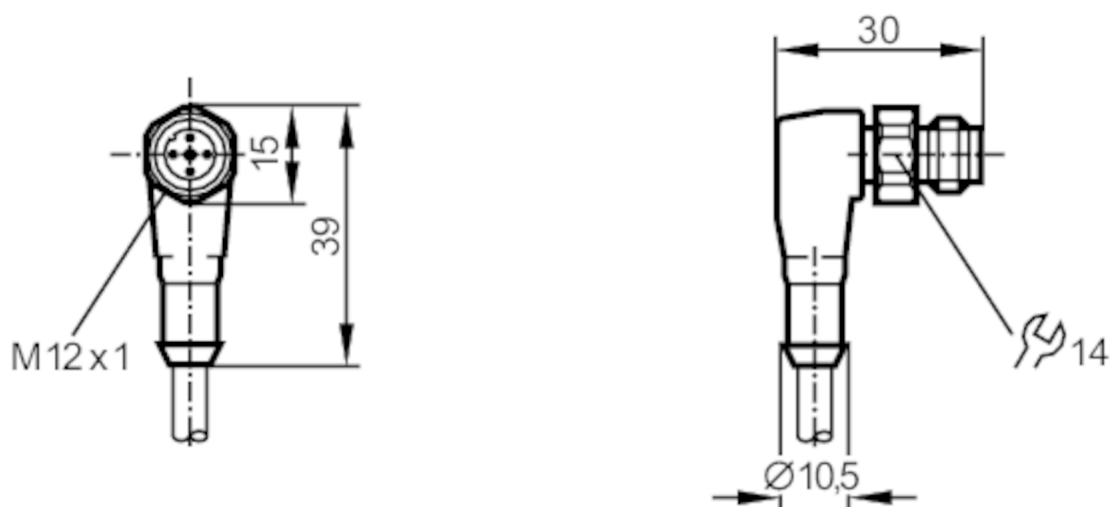

Einsatzbereich

Applikation

NAMUR

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 15 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

39 x 30 x 15

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E10853



Anschlusskabel mit Stecker

ASTAH050VAN00,6A02

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PVC, blau, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L);

Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

1 _____ WH

2 _____ BK