


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0005H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

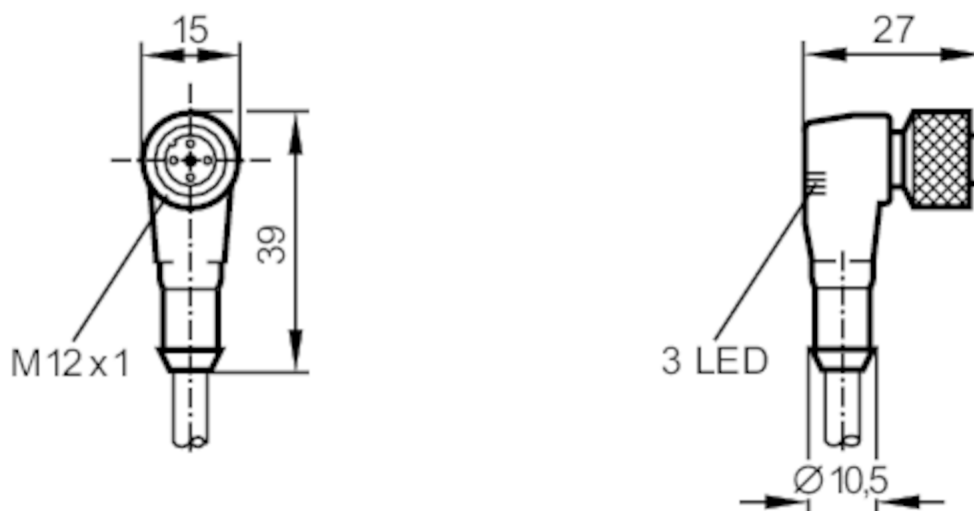

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

27 x 15 x 39

Werkstoffe

TPU transparent

Werkstoff Griffkörper

TPU, transparent

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand

2 x LED, gelb

Betrieb

1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E10855



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0005H04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

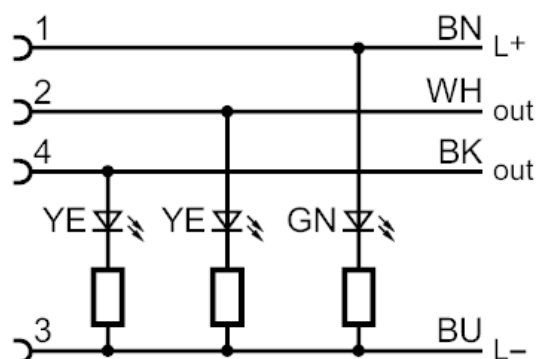

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß