


# E10872



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0015104

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

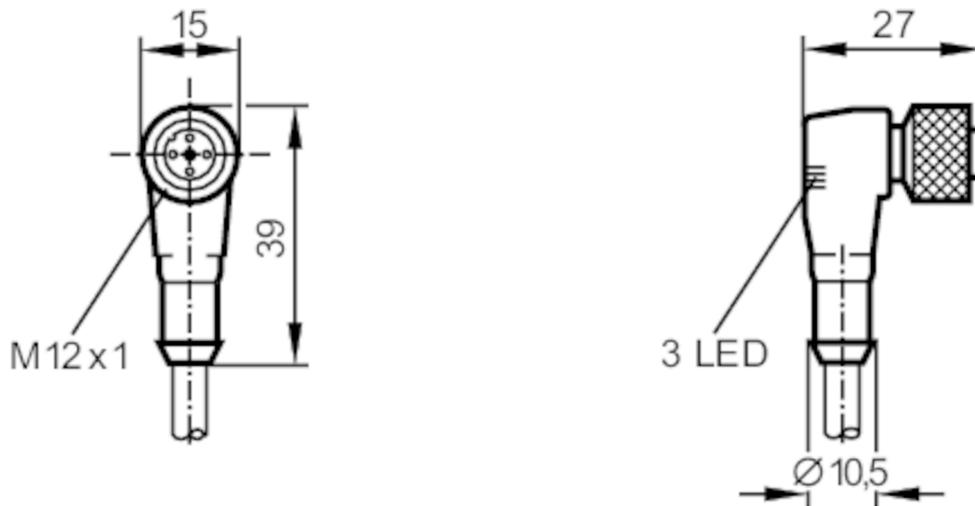

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 2 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10872



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0015104

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet



### Anschluss

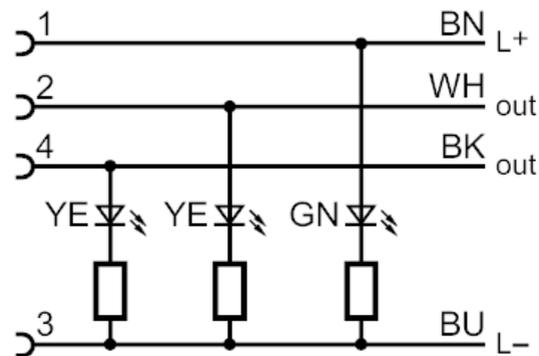

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß