

E10883




Verbindungskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10884
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

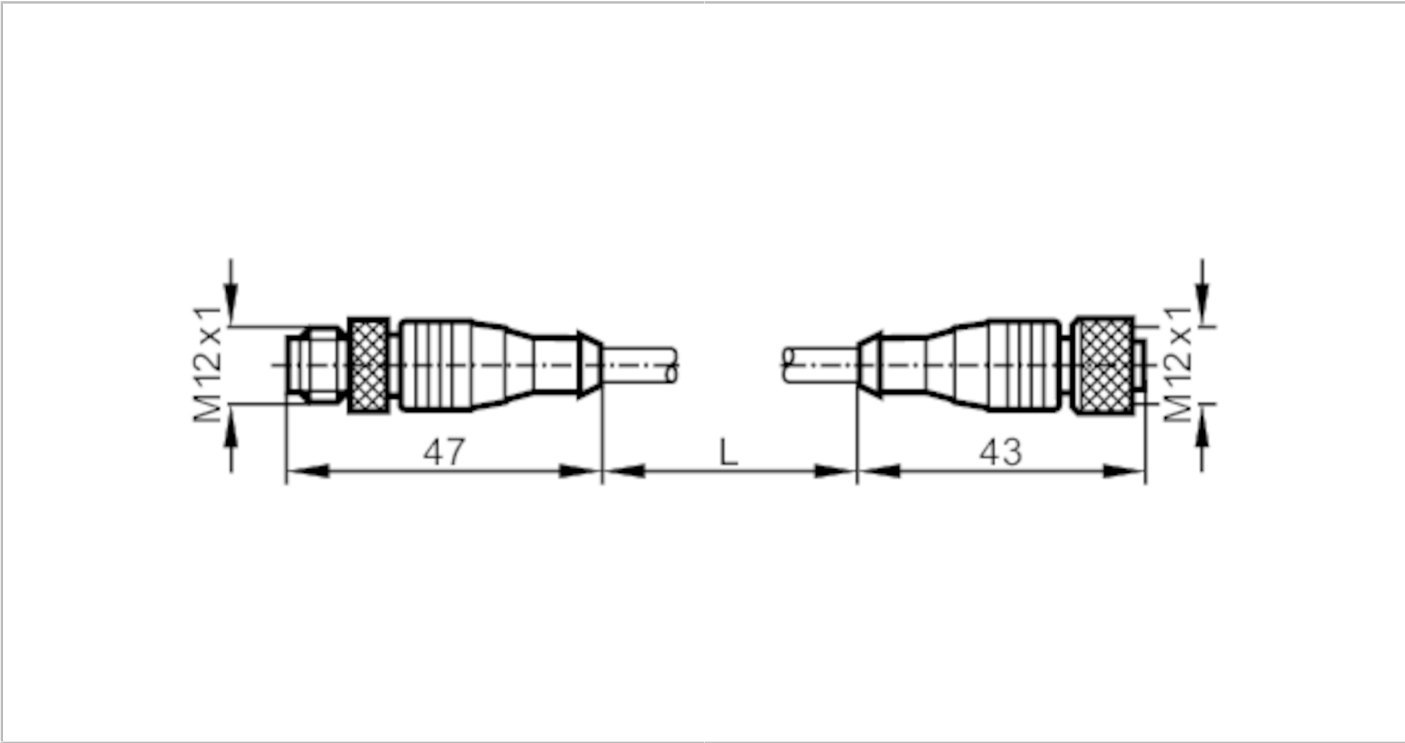

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Verbindungskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

