


## Konfektionierbare Buchse

SDOGK190MSSFKPG

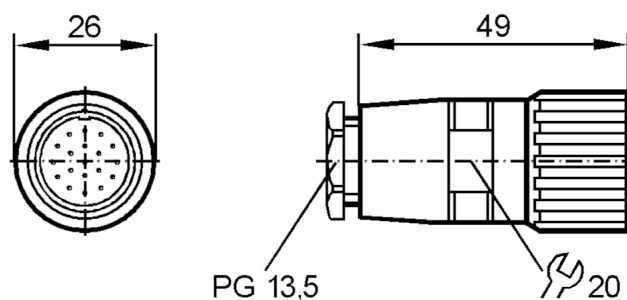

## Elektrische Daten

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| Betriebsspannung          | [V] | 10...30 DC |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 7,5        |

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 65    |

## Mechanische Daten

|                          |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Gewicht                  | [g]  | 82,4                |
| Abmessungen              | [mm] | 26 x 26 x 49        |
| Werkstoffe               |      | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Griffkörper    |      | Messing, vernickelt |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |

## Bemerkungen


|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...1 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 10...14 mm

## Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

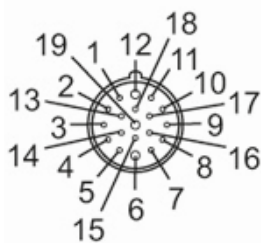



## Konfektionierbare Buchse

SDOGK190MSSFKPG

### Anschluss

