


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MSS0010A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

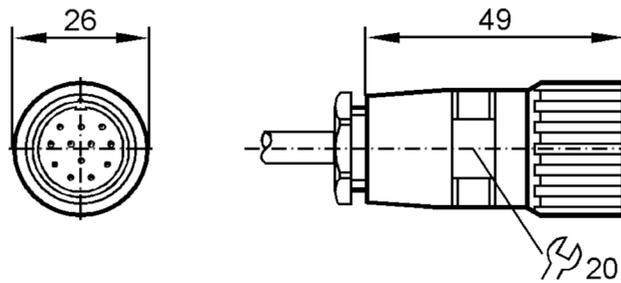

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 26 x 49

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt

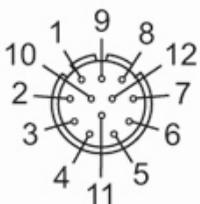

E10896



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MSS0010A

Anschluss

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE