




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC005  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

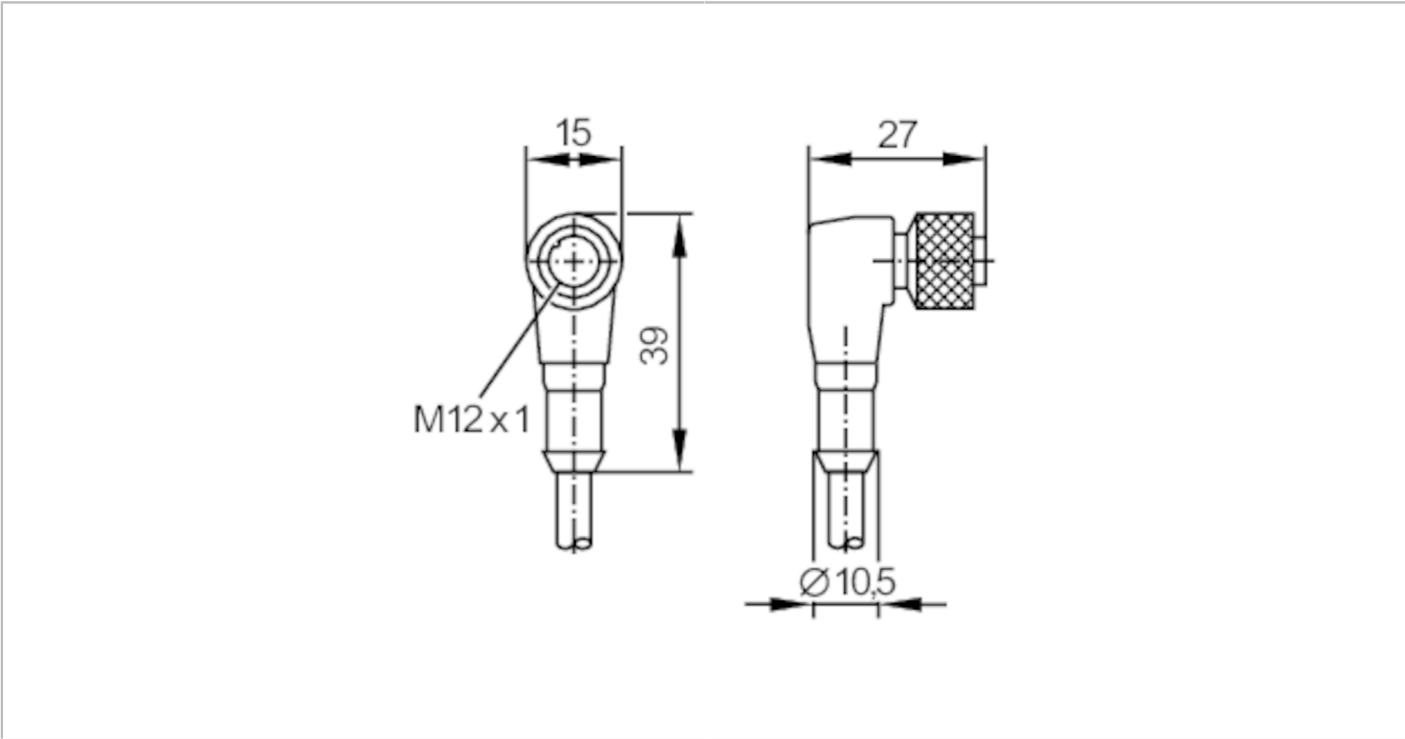

| Einsatzbereich              |                                               |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft       | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |                                                                                               |
| Silikonfrei                 | ja                                            |                                                                                               |
| Elektrische Daten           |                                               |                                                                                               |
| Betriebsspannung            | [V]                                           | < 250 AC / < 300 DC                                                                           |
| Strombelastbarkeit gesamt   | [A]                                           | 4                                                                                             |
| Umgebungsbedingungen        |                                               |                                                                                               |
| Umgebungstemperatur         | [°C]                                          | -40...90                                                                                      |
| Schutzart                   | IP 67; IP 68; IP 69K                          |                                                                                               |
| Zulassungen / Prüfungen     |                                               |                                                                                               |
| Schwingfestigkeit           | EN 60068-2-6 Fc                               | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C                                                          |
|                             |                                               | 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen                                               |
| Schockfestigkeit            | EN 60068-2-27 Ea                              | 100 g 11 ms Halbsinus; je 6 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -40 °C / 85 °C |
| Dauerschockfestigkeit       | EN 60068-2-29 Eb                              | 40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -20 °C / 50 °C          |
| Schneller Temperaturwechsel | EN 60068-2-14 Na                              | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s<br>50 Zyklen                                    |
| Salzsprühnebeltest          | EN 60068-2-52 Kb                              | Schärfegrad 5 (4 Prüfzyklen)                                                                  |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005H04

| Mechanische Daten        |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Abmessungen              | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Werkstoffe               |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |


| Bemerkungen        |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

| Elektrischer Anschluss                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Elektrischer Anschluss - Buchse                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |  |



## Anschluss

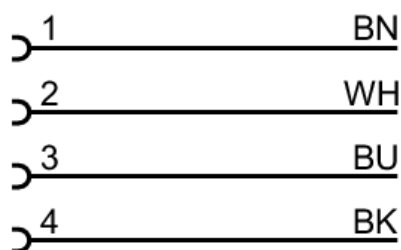

|      |               |
|------|---------------|
|      | Adernfarben : |
| BK = | schwarz       |
| BN = | braun         |
| BU = | blau          |
| WH = | weiß          |