


Verbindungskabel

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

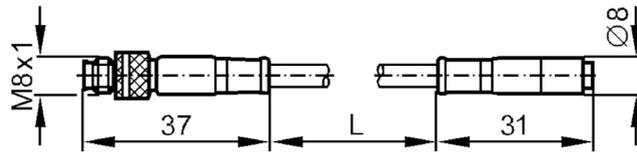

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei
-----------------------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Schutzklasse	III
--------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 65
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	TPU
-----------------------	-----


Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
--------------------------	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

 Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



E10925



Verbindungskabel

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, halogenfrei; 3 x 0,34 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

