




Verbindungskabel


VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

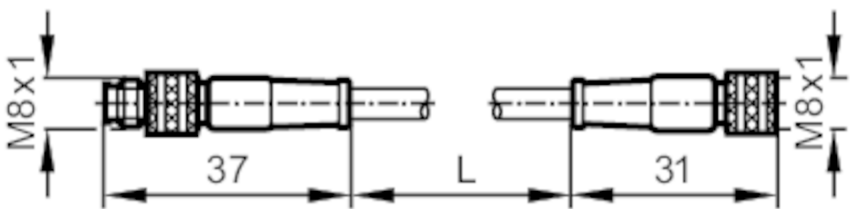

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 10...55 DC
Schutzklasse	III
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	

 Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt





Verbindungskabel

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, TPU, halogenfrei; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

