


Verbindungskabel

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

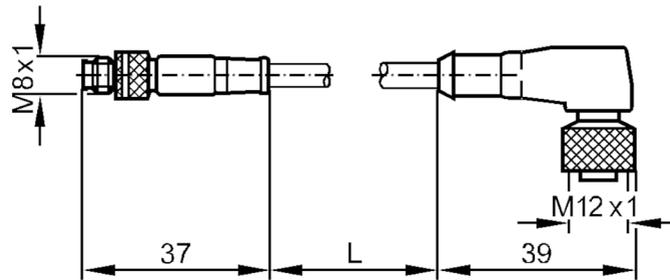

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei
-----------------------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Schutzklasse		III
--------------	--	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe		TPU
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		TPU
-----------------------	--	-----


Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
--------------------------	--	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

 Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



E10939




Verbindungskabel

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, halogenfrei; 3 x 0,34 mm²

Anschluss

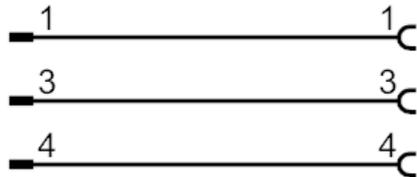

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

