




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050VAS0010E05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

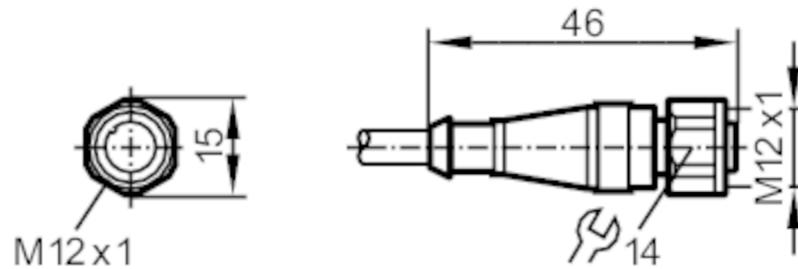

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...100
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Abmessungen [mm]	15 x 15 x 46
Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E10955



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050VAS0010E05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Anschluss

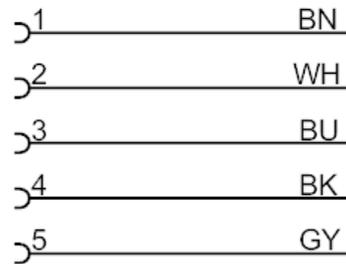

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
GY = grau
WH = weiß