


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

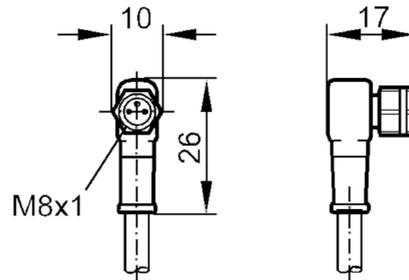

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 67	

Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU transparent
Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10969



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAF032VAS0005E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Anschluss

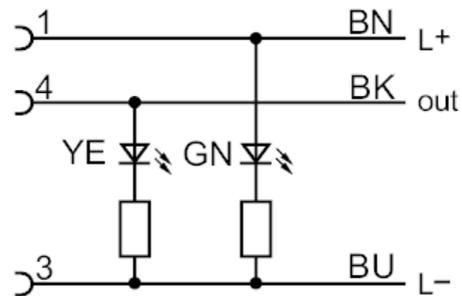

Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau