




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031--S0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

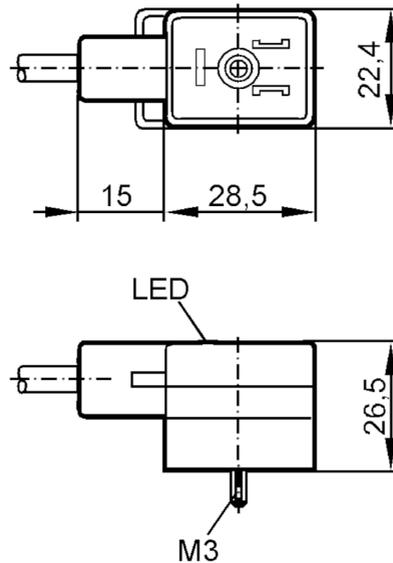

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)




E10972



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031--S0002A03

Anschluss

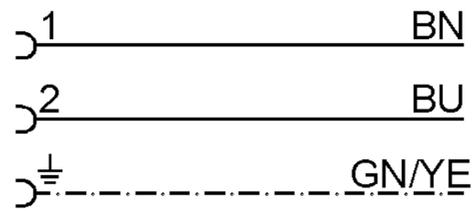

BN = Adernfarben :
braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb