




## Einbaustecker

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11295

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

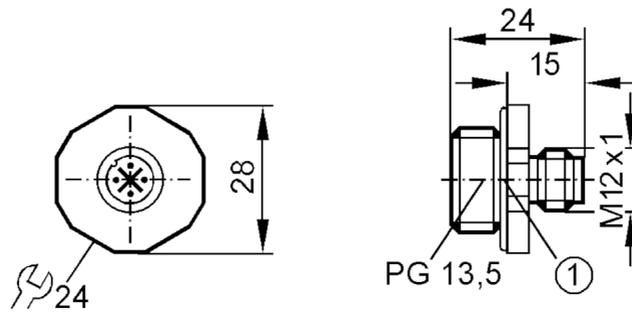

1 O-Ring

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Einbaugewinde PG 13.5

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10985



## Einbaustecker

 
ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



### Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK